

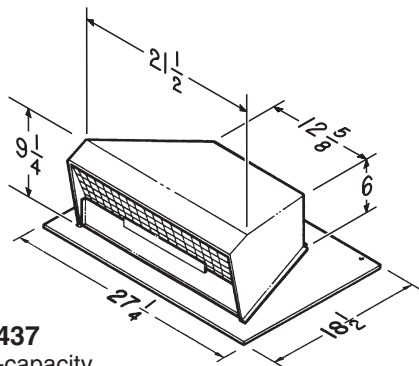


ROOF CAPS

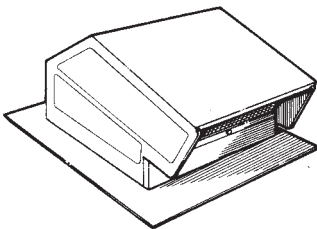


- Model 437**
- High-capacity design - up to 1200 CFM
 - 24 GA. CRCQ steel, electrocoat acrylic finish
 - Built-in spring-loaded backdraft damper and bird screen
 - For use with High Performance blower system

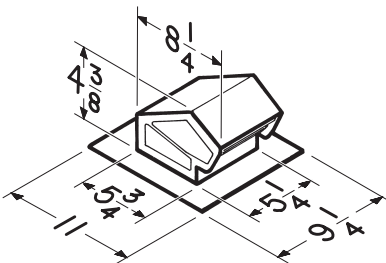

- Model 636**
- 24 GA. CRCQ steel, electrocoat acrylic finish
 - Built-in backdraft damper and bird screen
 - For 3" or 4" round duct

- Model 636AL**
- Same as Model 636 .025 - in Aluminum
 - Natural finish

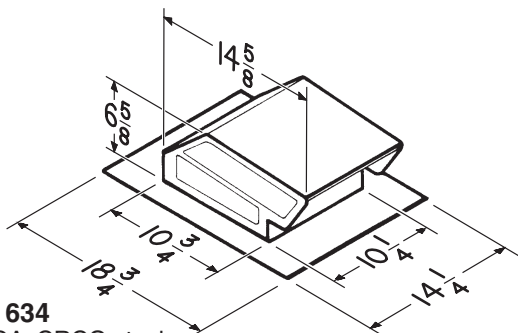


- Model 634**
- 24 GA. CRCQ steel, electrocoat acrylic finish
 - Built-in backdraft damper and bird screen
 - For 3 1/4" x 10" or up to 8" round duct
- Model 634M**
- Same as Model 634 except with 6" round duct collar
- Model 644**
- Same as Model 634 except .025 aluminum
 - Natural finish

- Model 443 Flexible Roof Ducting Kit**
- Includes 8 ft. of 4", flexible, vinyl ducting, 4" diameter metal duct connector, 2 duct clamps, 4" to 3" reducer and Model 636 Roof Cap

- Model RVK1A Flexible Roof Ducting Kit**
- Includes 8 ft. of 4", flexible, 2-ply metallic laminate ducting, 4" diameter metal duct connector, 2 duct clamps, 4" to 3" reducer and Model 636 Roof Cap
 - Duct conforms to UL181 Class 1 air connector requirements
 - Not recommended for dryer venting


Broan Hartford, Wisconsin www.Broan.com 800-548-0790 www.NuTone.com 888-336-3948
www.Broan.ca 877-896-1119 www.NuTone.ca 877-896-1119

REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project
			Location
			Architect
			Engineer
			Contractor
			Submitted by Date

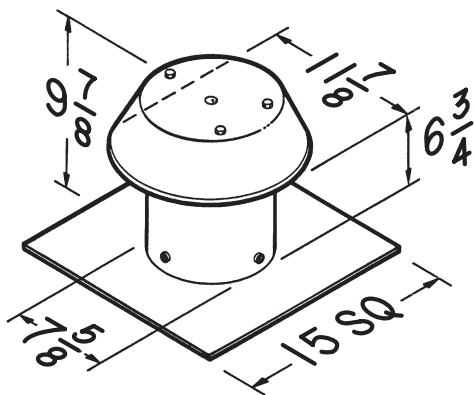


Model 611

- For flat roof installation
- .025 Aluminum - natural finish
- Built-in bird screen
- For up to 8" round duct

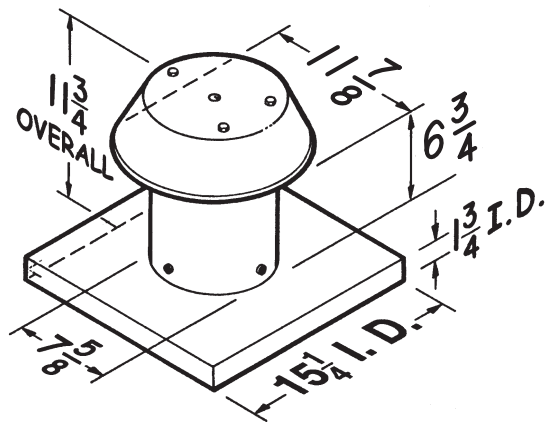


Model 611CM

- For curb mount installation
- Other features same as Model 611

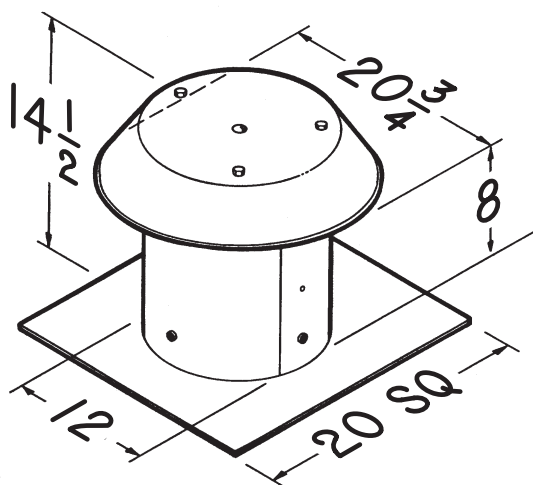

Model 612

- For flat roof installation
- .025 Aluminum - natural finish
- Built-in bird screen
- For up to 12" round duct

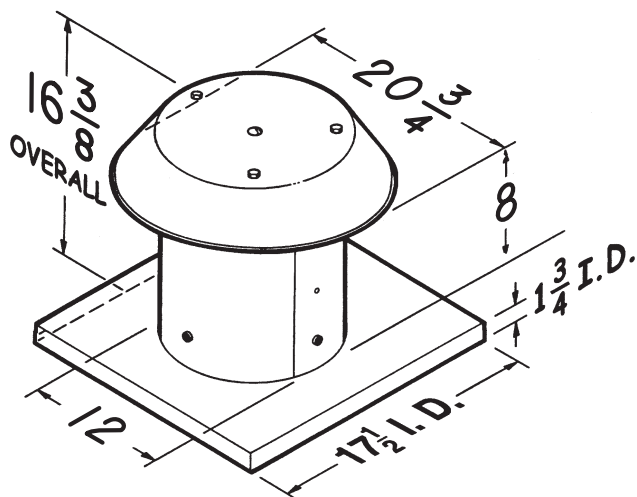



Model 612CM

- For curb mount installation
- Other features same as Model 612

BROAN® NuTone®


Broan Hartford, Wisconsin www.Broan.com 800-548-0790 www.NuTone.com 888-336-3948
www.Broan.ca 877-896-1119 www.NuTone.ca 877-896-1119

CAPUCHONS DE TOIT

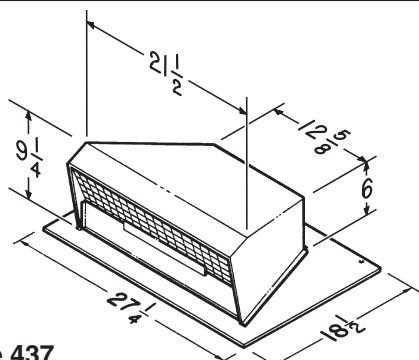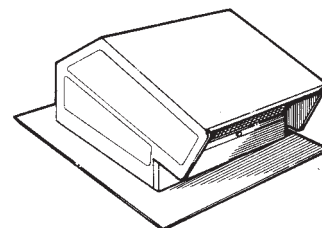

Modèle 437

- Conception haute capacité - jusqu'à 1200 CFM
- Acier laminé à froid calibre 24 de qualité commerciale, fini acrylique électrocoat
- Clapet antirefoulement à ressort et grillage aviaire intégrés
- Pour utilisation avec un système de ventilateur haute performance

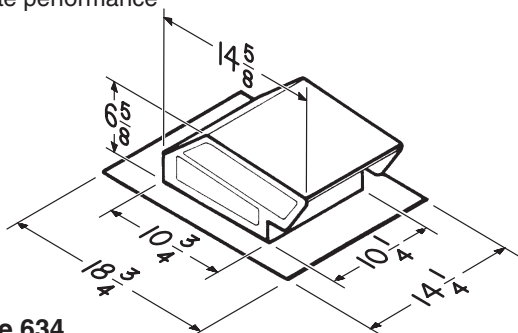

Modèle 634


- Acier laminé à froid calibre 24 de qualité commerciale, fini acrylique électrocoat
- Clapet antirefoulement à ressort et grillage aviaire intégrés
- Pour conduit de 3 1/4 po x 10 po ou conduit rond de 8 po maximum

Modèle 634M

- Identique au modèle 634, mais muni d'un collier de conduit rond de 6 po

Modèle 644

- Identique au modèle 634, mais en aluminium 0,025
- Fini naturel

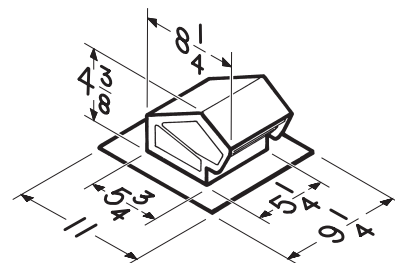

Modèle 636

- Acier laminé à froid calibre 24 de qualité commerciale, fini acrylique électrocoat
- Clapet antirefoulement à ressort et grillage aviaire intégrés
- Pour conduit rond de 3 po ou 4 po

Modèle 636AL

- Identique au modèle 636 - en aluminium 0,025
- Fini naturel

Modèle 443 - Ensemble de conduit flexible pour toit


- Comprend 8 pi de conduit en vinyle flexible de 4 po, un raccord de conduit métallique de 4 po de diamètre, 2 colliers de conduit, un réducteur de 4 po à 3 po et un capuchon de toit modèle 636.

Modèle RVK1A - Ensemble de conduit flexible pour toit

- Comprend 8 pi de conduit métallique flexible laminé 2 plis de 4 po, un raccord de conduit métallique de 4 po de diamètre, 2 colliers de conduit, un réducteur de 4 po à 3 po et un capuchon de toit modèle 636.
- Le conduit est conforme aux exigences de la norme UL181 applicables à un raccord d'air de Classe 1.
- Déconseillé pour évacuer l'air des sècheuses.


Broan Hartford, Wisconsin www.Broan.com 800-548-0790 www.NuTone.com 888-336-3948
www.Broan.ca 877-896-1119 www.NuTone.ca 877-896-1119

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Emplacement
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par Date

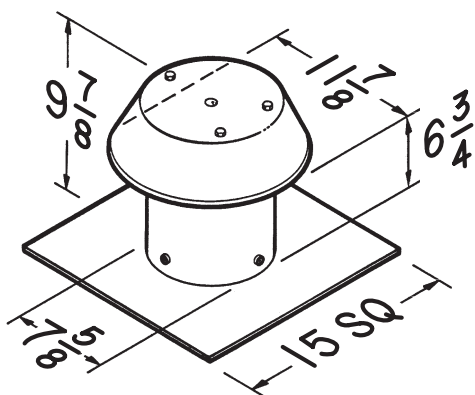


Modèle 611

- Pose sur un toit plat
- Aluminium 0,025 - fini naturel
- Grillage aviaire intégré
- Pour conduit rond jusqu'à 8 po

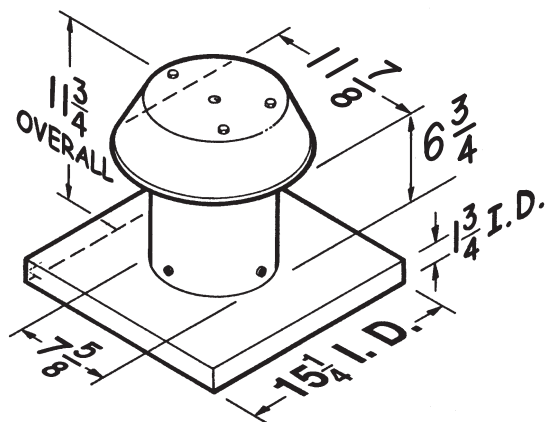


Modèle 611CM

- Pour installation sur un cadre
- Les autres caractéristiques sont identiques à celles du modèle 611

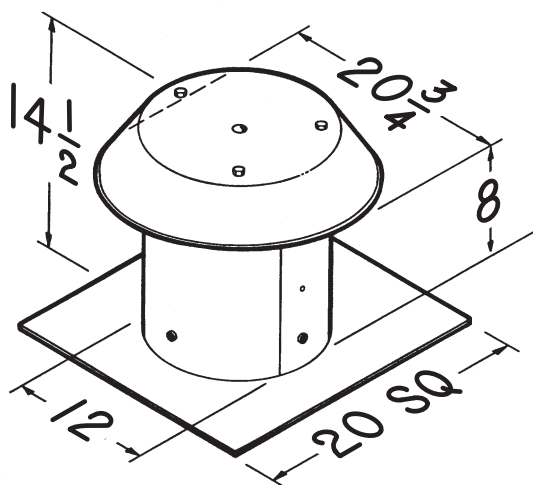

Modèle 612

- Pose sur un toit plat
- Aluminium 0,025 - fini naturel
- Grillage aviaire intégré
- Pour conduit rond jusqu'à 12 po

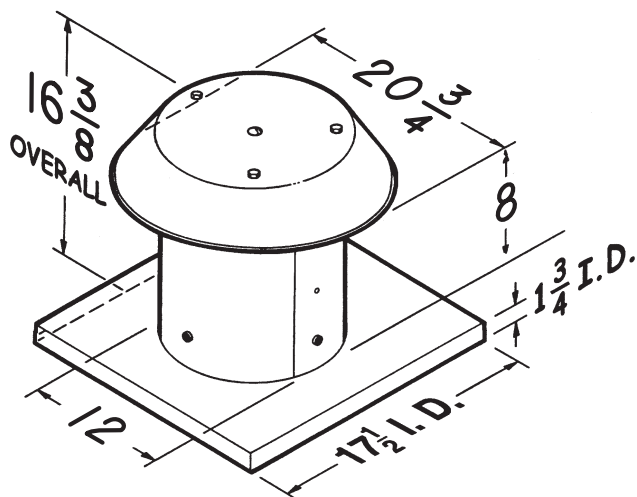

Modèle 612CM

- Pour installation sur un cadre
- Les autres caractéristiques sont identiques à celles du modèle 612

BROAN® NuTone®

Broan Hartford, Wisconsin www.Broan.com 800-548-0790 www.NuTone.com 888-336-3948
www.Broan.ca 877-896-1119 www.NuTone.ca 877-896-1119